

品位生活 触手可及



# 西门子DELTA开关插座选型手册

[www.siemens.com.cn/wa](http://www.siemens.com.cn/wa)



SIEMENS

SIEMENS

方寸之间，尽显经典之美。

西门子 DELTA 系列开关插座，融合德国顶级科技、卓越设计与精湛工艺，以几何美学、优选材质与创新精神，追求完美、纯粹、智慧的极限。传达百分之百的价值与关心，提供全面的解决方案，给予客户更多的信心和保证。

# 西门子 DELTA 系列开关插座

## valere 点晶系列

1-6



开关及门铃



电源类插座



电子类开关



信息类插座



酒店应用 / 其它

## azio 灵致系列

7-12



开关及门铃



电源类插座



电子类开关



信息类插座



酒店应用 / 其它

## vega 灵动系列

13-18



开关及门铃



电源类插座



电子类开关



信息类插座



酒店应用 / 其它

## vista 远景系列

19-24



开关及门铃



电源类插座



电子类开关



信息类插座



酒店应用 / 其它

## lavie 悅动系列

25-30



开关及门铃



电源类插座



电子类开关



信息类插座



酒店应用 / 其它

## ocero 品宜系列

31-36



开关及门铃



电源类插座



电子类开关



信息类插座



酒店应用 / 其它

## 进口系列

37-38



灵璃系列



原蕴系列



荟彩系列



风尚系列

## 地插暗盒系列

39-42



地插



暗盒

# valere 点晶

传承经典气质



## 西门子 DELTA valere 点晶系列开关插座

**传承经典气质 品味自然奢华**

不浮夸，不耀目。触摸下，成就如翩翩君子的优雅内敛。  
valere 点晶系列，萃聚大自然的精粹，将简约经典的曲线，  
演绎为优雅纯粹的设计，恰到好处地表现了主人崇尚

舒适、自然、不张扬的审美趋向，体现出别样的自然奢华主义。  
如您所见，因为经典，所以值得典藏。

品味自然奢华




■钢铝 ■砂铝 ■绛红 ■莹绿 ■皓白 ■镂黑



# 产品特色

## 结构解析图

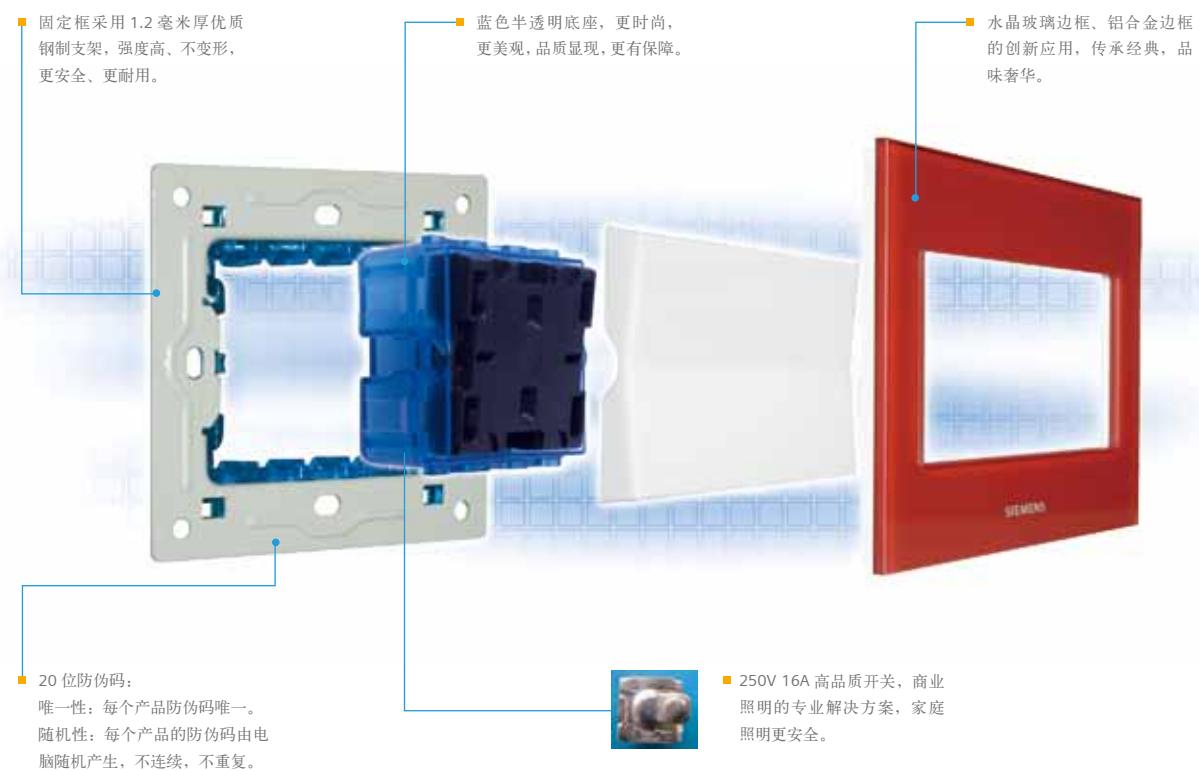

## 产品特质

全新金属边框：前卫的银灰色，突破传统的束缚，铝质的金属表面流光异彩，流露出张扬的华丽，诠释着强烈的现代感和雍容的奢华……

璀璨水晶边框：将奢华与精致融于剔透之间，璀璨的水晶玻璃晶莹华贵，掩映着空间的勃勃生机，彰显典雅的生活气质，闪耀，就这么自然……

精致塑料边框：将一切精简至极致，灵动的塑料表面，随意而舒适，给人一种简单的温暖，一种精致的唯美，淡雅脱俗……

## 功能键颜色选型示例

**5TA0 511 - XNCX**

XNC01 雅白  
XNC02 金属银  
XNC04 金属黑

# 西门子 DELTA valere 点晶系列开关插座

## 边框



防弹胶 ( 雅白 )



防弹胶 ( 金属银 )



防弹胶 ( 金属黑 )

二模块方形边框  
三模块横装边框  
三模块竖装边框  
插卡取电边框

5TG0 511-2NC01  
5TG0 511-3NC01  
5TG0 512-3NC01  
5UH8 511-3NC01

5TG0 511-2NC02  
5TG0 511-3NC02  
5TG0 512-3NC02  
5UH8 511-3NC02

5TG0 511-2NC04  
5TG0 511-3NC04  
5TG0 512-3NC04  
5UH8 511-3NC04



玻璃 ( 铅白 )



玻璃 ( 镂黑 )



玻璃 ( 绛红 )

二模块方形边框  
三模块横装边框  
三模块竖装边框  
插卡取电边框

5TG0 511-2NC30  
5TG0 511-3NC30  
5TG0 512-3NC30  
5UH8 511-3NC05

5TG0 511-2NC31  
5TG0 511-3NC31  
5TG0 512-3NC31  
5UH8 511-3NC06

5TG0 511-2NC32  
5TG0 511-3NC32  
5TG0 512-3NC32  
5UH8 511-3NC07



玻璃 ( 晶绿 )



玻璃 ( 耀银 )



玻璃 ( 钯金 )

二模块方形边框  
三模块横装边框  
三模块竖装边框  
插卡取电边框

5TG0 511-2NC33  
5TG0 511-3NC33  
5TG0 512-3NC33  
5UH8 511-3NC08

5TG0 511-2NC34  
5TG0 511-3NC34  
5TG0 512-3NC34  
5UH8 511-3NC09

5TG0 511-2NC35  
5TG0 511-3NC35  
5TG0 512-3NC35  
5UH8 511-3NC10



铝质 ( 磨沙 )



铝质 ( 拉丝 )

二模块方形边框  
三模块横装边框  
三模块竖装边框  
插卡取电边框

5TG0 511-2NC40  
5TG0 511-3NC40  
5TG0 512-3NC40  
5UH8 511-3NC11

5TG0 511-2NC41  
5TG0 511-3NC41  
5TG0 512-3NC41  
5UH8 511-3NC12

## 开关及门铃模块

示意图	订货号	产品名称
	5TA0 511-2NC01 5TA0 513-2NC01	250V16A 一位单控中跷板开关 250V16A 一位双控中跷板开关
	5TA0 521-2NC01 5TA0 523-2NC01	250V16A 二位单控中跷板开关 250V16A 二位双控中跷板开关
	5TA0 511-3NC01 5TA0 513-3NC01	250V16A 一位单控大跷板开关 250V16A 一位双控大跷板开关
	5TA0 521-3NC01 5TA0 523-3NC01	250V16A 二位单控大跷板开关 250V16A 二位双控大跷板开关
	5TA0 531-3NC01 5TA0 533-3NC01	250V16A 三位单控大跷板开关 250V16A 三位双控大跷板开关
	5TA0 517-3NC01 5TA0 518-3NC01	250V16A 一位单控带 LED 大跷板开关 250V16A 一位双控带 LED 大跷板开关
	5TA0 527-3NC01 5TA0 528-3NC01	250V16A 二位单控带 LED 中跷板开关 250V16A 二位双控带 LED 中跷板开关
	5TA0 537-3NC01 5TA0 538-3NC01	250V16A 三位单控带 LED 中跷板开关 250V16A 三位双控带 LED 中跷板开关
	5TDO 511-3NC01	250V10A 门铃开关
	5TDO 513-3NC01	250V10A 带 LED 指示灯门铃开关

## 电源插座模块

示意图	订货号	产品名称
	SUBO 512-2NC01	一位 10A 二极扁圆两用插座
	SUBO 513-2NC01	一位 10A 双联二极扁圆两用插座
	SUBO 517-3NC01	一位 10A 二极扁圆两用插座带单控开关
	SUBO 514-2NC01	一位 10A 三极插
	SUBO 518-3NC01	带单控开关 10A 三极插座
	SUBO 588-3NC01	带 LED 单控开关 10A 三极插座
	SUBO 544-2NC01	一位 16A 三极插座
	SUBO 548-3NC01	带单控开关 16A 三极插座
	SUBO 598-3NC01	带 LED 单控开关 16A 三极插座
	SUBO 515-3NC01	一位 10A 联体二三极插座
	SUBO 519-3NC01	带单控开关 10A 联体二三极插座
	SUBO 589-3NC01	带 LED 单控开关 10A 联体二三极插座

# 西门子 DELTA valere 点晶系列开关插座

## 信息类插座模块

示意图	订货号	产品名称
	5TG0 531-2NC01	一位电话插座 RJ11
	5TG0 532-2NC01	一位八芯电脑插座 RJ45
	5TG0 533-2NC01	一位电视插座
	5TG0 534-2NC01	一位宽频电视插座 5-1000MHz
	5TG0 536-2NC01	二位电话插座 RJ11
	5TG0 537-2NC01	二位八芯电脑插座
	5TG0 528-2NC01	电视电脑插座
	5TG0 530-2NC01	电脑电话插座

## 酒店应用模块

示意图	订货号	产品名称
	5TG0 572-3NC01	“请勿打扰 + 请即清理”门铃开关

## 电子类开关模块

示意图	订货号	产品名称
	5TG0 521-2NC01	调速开关 (250VA)
	5TG0 522-2NC01	调光开关 (25-400W, 无 EMC 功能)
	5TG0 526-3NC01	空调风机开关 (250VAC)
	5UH8 541-3NC01	插卡节能开关带延时 (3800VA)

## 附件

示意图	订货号	产品名称
	5TG0 517-2NC01	空白板
	5TG0 535-2NC01	双接线柱音响插座
	5TG0 539-2NC01	四接线柱音响插座

# azio 灵致

## 欧洲经典设计



## 西门子 DELTA azio 灵致系列开关插座

### 全球同步创新设计 绿色科技品质家居

- 创新设计超越二维空间范畴，独有三维球面设计，品味欧洲时尚。
- 超小模块设计适用于绝大部分暗盒，预留大量接线空间，侧进线及背面螺丝固紧等等大量的人性化设计，自由选择功能件，使专业人士摆脱了安装不便的困扰。
- 开关指示灯采用 LED，辨识度高，色彩悦目，使用寿命更长。
- 独特设计的电源插座安全保护门，傻瓜式设计的螺钉内嵌不脱落，高分断距离的触点设计，有效减灭电弧；底座材质选择机械强度更高、更抗压、耐热性更好的 PC 材料，确保产品寿命和品质；插座接触片采用特殊锡磷铜片，弹力强，插拔力平稳，耐冲击，耐高温，抗氧化。
- 源于欧、美、亚三大洲强大研发阵容，全球统一上市。

品位人生点滴




■雅白 ■金属银 ■香槟金



# 产品特色

## 结构解析图

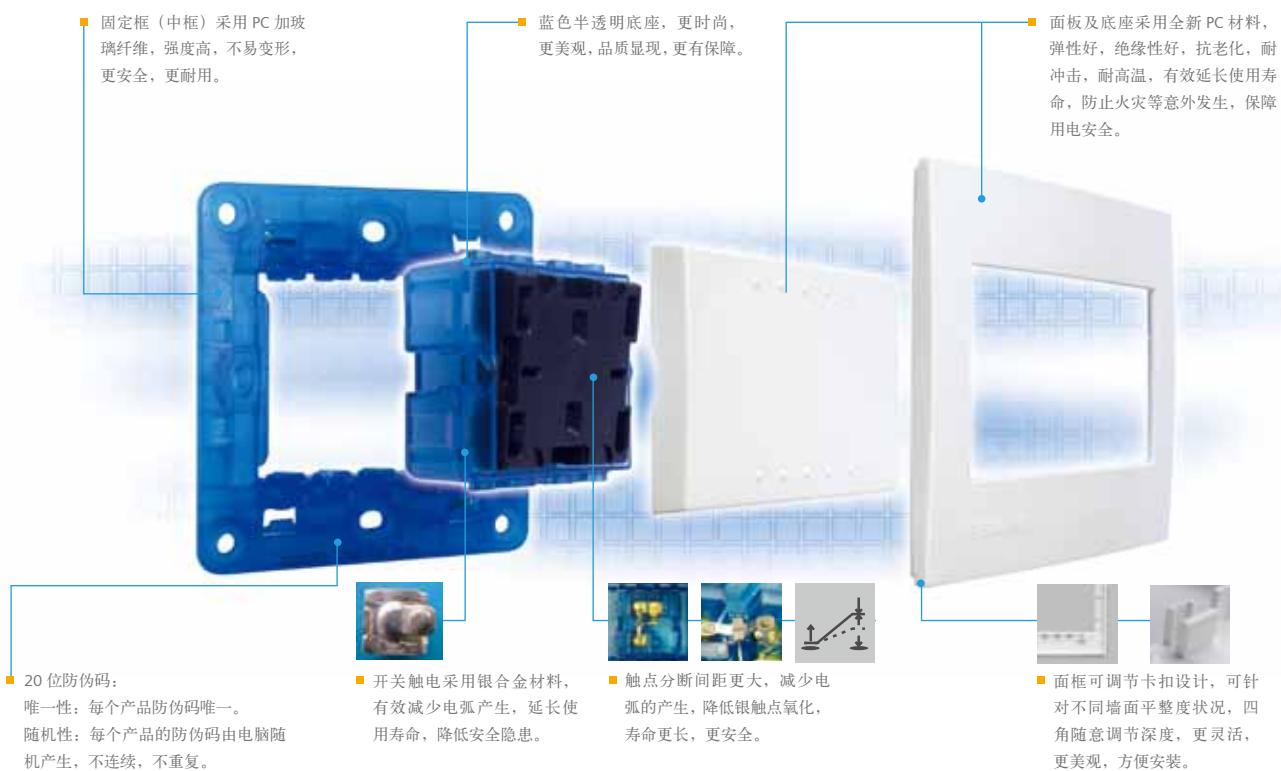

## 功能特点



德国新古典风格，永恒经典。



白色，金属银，香槟金色轻松点缀您的家居。



250V 16AX 开关，商业照明的专业解决方案，家庭照明更安全。



防脱落压柱螺丝，安装简便可靠。



可调节卡扣，针对不同墙面的平整状况，四角可以随意调节深度，  
保证与墙面水平。

## 功能键颜色选型示例

5TA0 831 - XNCX

1NC1 雅 白  
2NC2 金属银  
3NC3 香槟金

# 西门子 DELTA azio 灵致系列开关插座

## 开关及门铃



示意图	订货号	产品名称
	5TA0 831-1NC1 5TA0 833-1NC1 5TA0 832-1NC1 5TA0 834-1NC1	250V 16A 一位单控大跷板开关 250V 16A 一位双控大跷板开关 250V 16A 一位单控带荧光大跷板开关 250V 16A 一位双控带荧光大跷板开关
	5TA0 861-1NC1 5TA0 863-1NC1 5TA0 862-1NC1 5TA0 864-1NC1	250V 16A 二位单控中跷板开关 250V 16A 二位双控中跷板开关 250V 16A 二位单控带荧光中跷板开关 250V 16A 二位双控带荧光中跷板开关
	5TA0 891-1NC1 5TA0 893-1NC1 5TA0 892-1NC1 5TA0 894-1NC1	250V 16A 三位单控小跷板开关 250V 16A 三位双控小跷板开关 250V 16A 三位单控带荧光小跷板开关 250V 16A 三位双控带荧光小跷板开关
	5TD0 841-1NC1 5TD0 842-1NC1	250V 10A 一位大跷板门铃开关 250V 10A 一位带荧光大跷板门铃开关
	5TA0 816-1NC1 5TA0 818-1NC1	250V 一位单控 25A 双极中跷板开关 250V 16A 中途开关
	5TA0 898-1NC1 5TA0 896-1NC1 5TA0 895-1NC1 5TA0 897-1NC1	250V 10A 四位单控小跷板开关 250V 10A 四位双控小跷板开关 250V 10A 四位单控带荧光小跷板开关 250V 10A 四位双控带荧光小跷板开关

## 电源插座



示意图	订货号	产品名称
	SUB0 822-1NC1	250V 一位 10A 双联二极扁圆两用插座
	SUB0 823-1NC1 SUB0 826-1NC1	250V 一位 10A 三极插座 250V 一位 16A 三级插座
	SUB0 833-1NC1 SUB0 836-1NC1	250V 带单控开关 10A 三极插座 250V 带单控开关 16A 三极插座
	SUB0 838-1NC1	250V 一位 10A 联体二三极插座 (垂直面板)
	SUB0 837-1NC1	250V 带单控开关 10A 联体二三极插座
	SUB0 828-1NC1	440V 一位 16A 三相四线插座
	SUB0 870-1NC1	440V 一位 25A 三相四线插座
	SUB0 811-1NC1 SUB0 851-1NC1	250V 一位 10A 二极扁圆两用插座 250V 带单控开关 10A 二极扁圆两用插座

## 电子类开关



示意图	订货号	产品名称
	5TGO 852-1NC1	调光开关
		<p>额定电压范围: 220~230V          额定功率范围: 25~400W          负载类型: 白炽灯          相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5TGO 851-1NC1	调速开关
		<p>额定电压范围: 220~230V          额定功率范围: 30~250VA          负载类型: 风扇          相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5TGO 855-1NC1	红外感应延时开关
		<p>额定电压范围: 220~230V          额定功率范围: 5~110W          负载类型: 白炽灯          建议安装高度: 1.4~1.6m          红外探测距离: ≤ 6m 正面          红外探测角度: 120 度锥形空间          启动照明 (Lux): &lt; 8          延时时间段: 45±20s          相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5TGO 853-1NC1	声光控延时开关
		<p>额定电压范围: 220~230V          额定功率范围: 5~110W          负载类型: 白炽灯          声控灵敏度: ≥ 70dB          启动照明 (Lux): &lt; 8          延时时间段: 45±20s          相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5TGO 856-1NC1	空调风机开关 (250VAC)
		<p>额定电压范围: 220~240V          额定电流范围: 1A          负载类型: 中央空调风机</p>

## 信息类插座



示意图	订货号	产品名称
	5TGO 811-1NC1	一位电话插座 RJ11*
		<p>将电话线剥去绝缘层。然后将各线头按接线要求依次放入相应卡线槽中，用塞盖把线压紧</p>
	5TGO 812-1NC1	一位八芯电脑插座 RJ45*
		<p>剥开八芯双绞线外层胶皮，对照双绞线和模块标签的颜色 (符合 T568A 或 T568B 标准)，将双绞线放入相应接线槽中，用塞盖把线压紧</p>
	5TGO 814-1NC1	一位宽频电视插座
	5TGO 813-1NC1	一位电视插座
	5TGO 822-1NC1	二位八芯电脑插座 RJ45
	5TGO 821-1NC1	二位电话插座 RJ11
	5TGO 841-1NC1	一位电话电视插座
	5TGO 843-1NC1	一位电脑电话插座

# 西门子 DELTA azio 灵致系列开关插座

## 酒店应用



示意图	订货号	产品名称
	5TDO 852-1NC1	“请勿打扰” 荧光门铃开关
	5TDO 854-1NC1	“请即清理” 荧光门铃开关
	5TDO 831-1NC1	“请勿打扰 + 请即清理” 荧光门铃开关
	5TG0 871-1NC1	250V 16A 插卡节能开关带延时  额定电压范围: 220~240V 额定功率范围: 3800VA 负载类型: 各类负载 延时时间段: 30±10s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TG0 880-1NC1	刮须插座 (内附变压器及过流保护)  额定电压范围: 220V~ 负载类型: 输出 110V~ 和 220V~ 最大输出功率: 20W 二极扁圆两用插座

## 附件



示意图	订货号	产品名称
	5TG0 816-1NC1	空白面板
	5TG0 817-1NC1	空白面板带出线孔
	5TG0 646-1NC1	开关防溅面盖
	5TG0 647-1NC1	插座防溅面盖
	5TG0 818-1NC1	双接线柱音响插座
	5TG0 819-1NC1	四接线柱音响插座

# vega 灵动

构型灵动传神



## 西门子 DELTA vega 灵动系列开关插座

### 风雅灵韵万变组合 持久耐用尊贵特性

- 高级 PC 材料运用，光洁度高，易清洁，不变色，后座使用优质阻燃材料，确保安全可靠，插座接触片采用特殊锡磷铜片，弹力强，插拔力平稳，耐冲击，耐高温，抗氧化；独特的电源插座安全保护门，以及不脱落内嵌螺钉设计，增大爬电距离，有效减灭电弧。
- 欧洲现代工艺造型，唯美弧度与优雅曲线能与任何建筑装饰完美匹配。
- 融合模块化技术与西门子卓越品质和创新设计，可适应 86、146 底盒安装要求。

选择多变多彩




■雅白 ■金属银 ■金属黑



# 产品特色

## 结构解析图

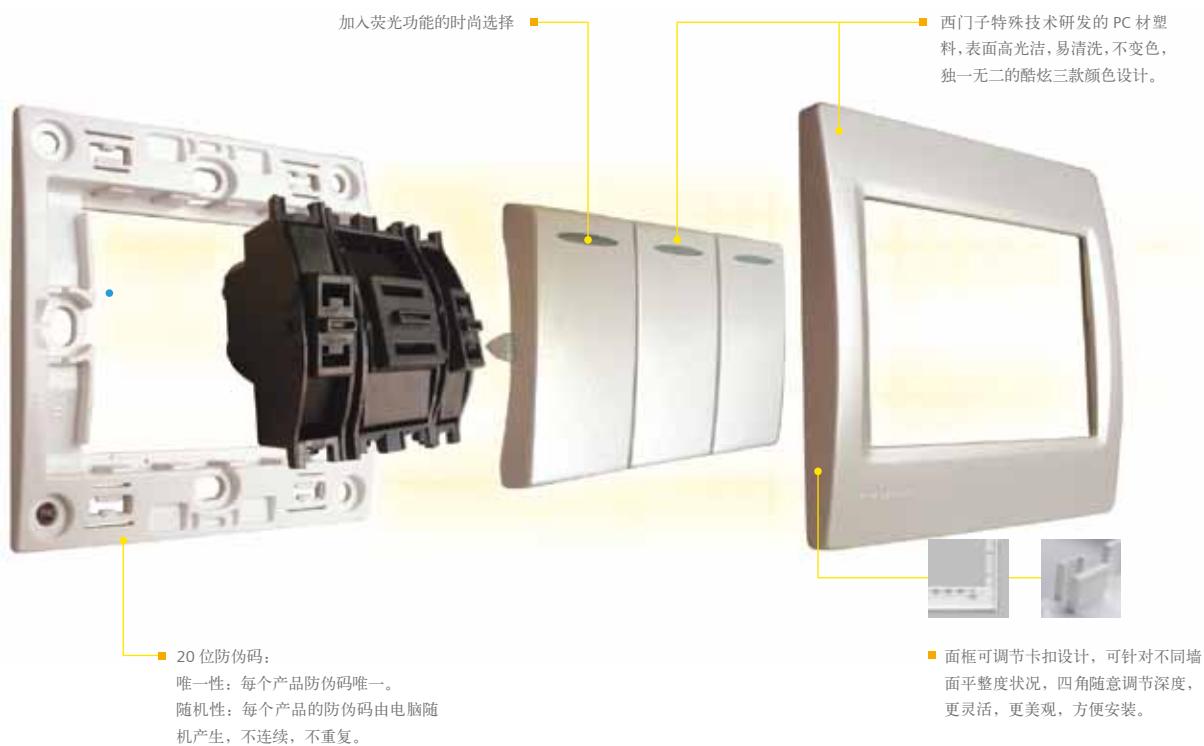

## 功能特点



中式大跷板开关, 欧式中, 小型跷板开关, 总有适合您的需求。  
唯美弧度与优雅曲线能与任何建筑匹配。



白色, 金属银, 金属黑等丰富色彩, 适合家居点缀。



2004 德国红点设计国际大奖。



防脱落压柱螺丝, 安装简便可靠。



可调节卡扣, 针对不同墙面的平整状况, 四角可以随意调节深度, 保证与墙面水平。

## 功能键颜色选型示例

5TA0 731 - XNCX

1NC1 雅白  
2NC2 金属银  
3NC3 金属黑

# 西门子 DELTA vega 灵动系列开关插座

## 开关及门铃



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



5TA0 731-1NC1  
5TA0 733-1NC1  
5TA0 732-1NC1  
5TA0 734-1NC1

250V 10A 一位单控大跷板开关  
250V 10A 一位双控大跷板开关  
250V 10A 一位单控带荧光大跷板开关  
250V 10A 一位双控带荧光大跷板开关



5TA0 761-1NC1  
5TA0 763-1NC1  
5TA0 762-1NC1  
5TA0 764-1NC1

250V 10A 二位单控中跷板开关  
250V 10A 二位双控中跷板开关  
250V 10A 二位单控带荧光中跷板开关  
250V 10A 二位双控带荧光中跷板开关



5TA0 791-1NC1  
5TA0 793-1NC1  
5TA0 792-1NC1  
5TA0 794-1NC1

250V 10A 三位单控小跷板开关  
250V 10A 三位双控小跷板开关  
250V 10A 三位单控带荧光小跷板开关  
250V 10A 三位双控带荧光小跷板开关



5TA0 798-1NC1  
5TA0 796-1NC1  
5TA0 795-1NC1  
5TA0 797-1NC1

250V 10A 四位单控小跷板开关  
250V 10A 四位双控小跷板开关  
250V 10A 四位单控带荧光小跷板开关  
250V 10A 四位双控带荧光小跷板开关



5TD0 756-1NC1

250V 20A 带指示灯带荧光 20A 双极开关



5TD0 742-1NC1

250V 10A 一位带荧光大跷板门铃开关



5TA0 711-1NC1  
5TA0 713-1NC1  
5TA0 712-1NC1  
5TA0 714-1NC1  
5TA0 715-1NC1

250V 10A 一位单控小跷板开关  
250V 10A 一位双控小跷板开关  
250V 10A 一位单控带荧光小跷板开关  
250V 10A 一位双控带荧光小跷板开关  
250V 20A 一位双极小跷板开关



5TA0 751-1NC1  
5TA0 753-1NC1  
5TA0 752-1NC1  
5TA0 754-1NC1

250V 10A 二位单控小跷板开关  
250V 10A 二位双控小跷板开关  
250V 10A 二位单控带荧光小跷板开关  
250V 10A 二位双控带荧光小跷板开关



5TA0 721-1NC1  
5TA0 723-1NC1  
5TA0 722-1NC1  
5TA0 724-1NC1

250V 10A 一位单控中跷板开关  
250V 10A 一位双控中跷板开关  
250V 10A 一位单控带荧光中跷板开关  
250V 10A 一位双控带荧光中跷板开关

## 电源插座



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



SUB0 722-1NC1  
SUB0 732-1NC1

250V 双联 10A 二极扁圆两用插座  
250V 带单控开关 10A 双联二极扁圆两用插座



SUB0 723-1NC1  
SUB0 726-1NC1

250V 一位 10A 三极插座  
250V 一位 16A 三极插座



SUB0 733-1NC1  
SUB0 736-1NC1

250V 带单控开关 10A 三极插座  
250V 带单控开关 16A 三极插座



SUB0 727-1NC1

250V 一位 10A 联体二三极插座



SUB0 737-1NC1

250V 带单控开关 10A 联体二三极插座



SUB0 728-1NC1

440V 一位 16A 三相四线插座



SUB0 770-1NC1

440V 一位 25A 三相四线插座



SUB0 752-1NC1  
SUB0 721-1NC1

250V 带单控荧光开关 10A 二极扁圆两用插座  
250V 一位大面板 10A 二极扁圆两用插座

## 电子类开关



示意图	订货号	产品名称
	5TGO 752-1NC1	调光开关
		额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: 25~400W 负载类型: 白炽灯 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 751-1NC1	调速开关
		额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: 30~250VA 负载类型: 风扇 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 793-1NC1 5TGO 794-1NC1	红外感应延时开关 (L.A) 红外感应延时开关 (L.A.C)
		额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: (白炽灯)5~110W, (节能灯, 日光灯)5~55W 负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯 建议安装高度: 1.4~1.6m 红外探测距离: ≤6m 正面 红外探测角度: 120 度锥形空间 启动照明 (Lux): <8 延时时间段: 45±20s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 791-1NC1 5TGO 792-1NC1	声光控延时开关 (L.N.A) 声光控延时开关 (L.A.C)
		额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: (白炽灯)5~110W, (节能灯, 日光灯)5~55W 负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯* 声控灵敏度: ≥70dB 启动照明 (Lux): <8 延时时间段: 45±20s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 795-1NC1 5TGO 796-1NC1	轻触延时开关 (L.A) 轻触延时开关 (L.A.C)
		额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: (白炽灯)5~110W, (节能灯, 日光灯)5~55W 负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯 延时时间段: 45±20s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 756-1NC1	空调风机开关
		额定电压范围: 250V 额定电流范围: 6.5A 负载类型: 空调风机

## 信息类插座



示意图	订货号	产品名称
	5TGO 712-1NC1	一位八芯电脑插座 RJ45
		剥开八芯双绞线外层胶皮, 对照双绞线和模块标签的颜色 (符合 T568A 或 T568B 标准), 将双绞线放入相应接线槽中, 用塞盖把线压紧
	5TGO 711-1NC1	一位电话插座 RJ11
		将电话线剥去绝缘层, 然后将各线头按接线要求依次放入相应线槽中, 用塞盖把线压紧。 (1) 二线电话接 1、2 端子。 (2) 四线电话接 1、2、3、4 端子。
	5TGO 713-1NC1	一位电视插座
	5TGO 714-1NC1	一位宽频电视插座
	5TGO 722-1NC1	二位八芯电脑插座 RJ45
	5TGO 721-1NC1	二位电话插座 RJ11
	5TGO 743-1NC1	一位八芯电脑电话插座
	5TGO 741-1NC1	一位电话电视插座

\* 不同产品负载类型有所不同, 请详见产品说明书

# 西门子 DELTA vega 灵动系列开关插座

## 酒店应用



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



5TDO 752-1NC1

“请勿打扰” 荧光门铃开关



5TDO 854-1NC1

“请即清理” 荧光门铃开关



5TDO 831-1NC1

“请勿打扰 + 请即清理” 荧光门铃开关  
“请稍候” 门铃开关



5TG0 790-1NC1

“请勿打扰” + “请即清理” +  
“请稍候” 门铃开关



5TG0 771-1NC1

插卡节能开关带延时

额定电压范围: 220~240V

额定功率范围: 3800VA

负载类型: 各类负载

延时时间段: 20±10s

相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5TG0 880-1NC1

刮须插座 (内附变压器及过流保护)

额定电压范围: 220V~

负载类型: 输出 110V~ 和 220V~

最大输出功率: 20W

二极扁圆两用插座



5TG0 779-1NC1

光控壁脚灯

## 附件



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



5TG0 647-1NC1

插座防溅面盖



5TG0 646-1NC1

开关防溅面盖



5TG0 716-1NC1

空白面板



5UB0 747-1NC1

250V 二位 10A 联体二三极插座

# vista 远景

品质无与伦比



## 西门子 DELTA vista 远景系列开关插座

### 细腻流畅现代科技 和谐大方整体呈现

- 简约风范与细节品位的宇航流线型超薄外观设计。
- 后座选择阻燃尼龙料，阻燃性强。高品质银合金触点，导电性好。插座接触片采用高弹性锡磷铜片，弹力好，插拔平稳。
- 表面材料选用德国拜耳PC，耐冲击，耐高温，光洁度好，易清洁。
- 电源插座均带安全保护门，更多安全保障，更长使用寿命。

享受惬意生活



■雅白 ■彩银 ■金棕



# 产品特色

## 结构解析图



## 功能特点



简约流畅, 经典传承。



白色, 银色, 金棕色轻松点缀您的家居。



功能齐全, 不同的需求都有方案解决。



开关动作 40000 次以上, 插座动作 5000 次以上。  
德国拜耳 PC 材料, 优质锡磷青铜。



二三插可以同时插入。  
插座带大跷板开关。

## 功能键颜色选型示例

5TA0 201 - XNCX

1NC1 雅白  
1CC122 彩银  
1CC133 金棕

# 西门子 DELTA vista 远景系列开关插座

## 开关及门铃



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



5TA0 201-1CC1  
5TA0 206-1CC1  
5TA0 101-1CC1  
5TA0 112-1CC1

250V 10A 一位单控大跷板开关  
250V 10A 一位双控大跷板开关  
250V 20A 一位双极大跷板开关  
一位中途开关



5TA0 211-1CC1  
5TA0 216-1CC1

250V 10A 二位单控大跷板开关  
250V 10A 二位双控大跷板开关



5TA0 231-1CC1  
5TA0 236-1CC1

250V 10A 三位单控大跷板开关  
250V 10A 三位双控大跷板开关



5TA0 241-1CC1  
5TA0 246-1CC1

250V 10A 四位单控大跷板开关  
250V 10A 四位双控大跷板开关



5TA0 113-1CC1  
5TA0 114-1CC1  
5TA0 123-1CC1  
5TA0 127-1CC1

250V 10A 一位单控带荧光大跷板开关  
250V 10A 一位双控带荧光大跷板开关  
250V 10A 一位单控带 LED 大跷板开关 \*\*  
250V 10A 一位双控带 LED 大跷板开关 \*\*



5TA0 115-1CC1  
5TA0 117-1CC1  
5TA0 124-1CC1  
5TA0 128-1CC1

250V 10A 二位单控带荧光大跷板开关  
250V 10A 二位双控带荧光大跷板开关  
250V 10A 二位单控带 LED 大跷板开关 \*\*  
250V 10A 二位双控带 LED 大跷板开关 \*\*



5TA0 118-1CC1  
5TA0 119-1CC1  
5TA0 125-1CC1  
5TA0 129-1CC1

250V 10A 三位单控带荧光大跷板开关  
250V 10A 三位双控带荧光大跷板开关  
250V 10A 三位单控带 LED 大跷板开关 \*\*  
250V 10A 三位双控带 LED 大跷板开关 \*\*



5TD0 102-1CC1  
5TA0 103-1CC1

250V 10A 大跷板门铃开关  
出门开关



5TA0 111-1CC1  
5TA0 116-1CC1  
5TA0 121-1CC1  
5TA0 126-1CC1

一位单控小拇指开关  
一位双控小拇指开关  
二位单控小拇指开关  
二位双控小拇指开关



5TA0 131-1CC1  
5TA0 136-1CC1  
5TA0 141-1CC1  
5TA0 146-1CC1

三位单控小拇指开关  
三位双控小拇指开关  
四位单控小拇指开关  
四位双控小拇指开关

## 电源插座



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



SUB0 200-1CC1

16A 三极插座



SUB0 202-1CC1

带单控大跷板开关 16A 三极插座



SUB0 100-1CC1  
SUB0 101-1CC1  
SUB0 105-1CC1

10A 三极插座  
带单控小拇指开关 10A 三极插座  
带单控大跷板开关 10A 三极插座



SUB0 106-1CC1  
SUB0 102-1CC1  
SUB0 108-1CC1

一位 10A 联体三极插座  
带单控小拇指开关 10A 联体三极插座  
带单控大跷板开关 10A 联体三极插座



SUB0 301-1CC1

250V 双联 10A 二极扁圆两用插座



SUB0 700-1CC1

440V 16A 三相四线插座



SUB0 600-1CC1

440V 25A 三相四线插座



SUB0 300-1CC1

250V 10A 二极扁圆两用插座

\*\* 工程特制品

## 电子类开关



示意图	订货号	产品名称
	5TGO 200-1CC1	调光开关  额定电压范围: 220~250V 额定功率范围: 40~500W 负载类型: 白炽灯 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 205-1CC1	调速开关  额定电压范围: 220~250V 额定功率范围: 20~400VA 负载类型: 风扇 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 210-1CC1 5TGO 210-1CC10 5TGO 210-1CC11	轻触延时开关 (L,A 白炽灯负载) 轻触延时开关 (L,A 各类负载) 轻触延时开关 (L,A,C 带消防各类负载)  额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: (白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W 负载类型: 白炽灯或者各类负载 (详见产品说明书) 延时时间段: 45±20s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 212-1CC1 5TGO 212-1CC11	红外感应延时开关 (L,A 各类负载) 红外感应延时开关 (L,A,C 带消防各类负载)  额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: (白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W 负载类型: 白炽灯或者各类负载 (详见产品说明书) 建议安装高度: 1.4~1.6m 红外探测距离: ≤ 6m 正面 红外探测角度: 120 度锥形空间 启动照明 (Lux): < 8 延时时间段: 45±20s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 211-1CC1 5TGO 211-1CC10 5TGO 211-1CC11	声光控延时开关 (L,A 白炽灯负载) 声光控延时开关 (L,N,A 带零线各类负载) 声光控延时开关 (L,N,A,C 带零线带消防各类负载)  额定电压范围: 220~230V 额定功率范围: (白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W 负载类型: 白炽灯或者各类负载 (详见产品说明书) 声控灵敏度: ≥ 70dB 启动照明 (Lux): < 8 延时时间段: 45±20s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TGO 213-1CC1	音量开关

## 信息类插座



示意图	订货号	产品名称
	5TGO 120-1CC1	电话插座 RJ11
	5TGO 121-1CC1 5TGO 127-1CC1	八芯电脑插座 RJ45 六类信息插座 (CAT6)
	5TGO 122-1CC1	双联电话插座 RJ11
	5TGO 123-1CC1 5TGO 128-1CC1	双联八芯电脑插座 RJ45 六类双联信息插座 (CAT6)
	5TGO 125-1CC1 5TGO 129-1CC1	电话插座 RJ11+ 八芯电脑插座 RJ45 六类信息插座 (CAT6)+ 电话插座
	5TGO 111-1CC1 5TGO 112-1CC1	电视插座 双联电视插座
	5TGO 114-1CC1	电话电视插座
	5TGO 116-1CC1	数字电视插座
	5TGO 115-1CC1 5TGO 126-1CC1	宽频电视插座 宽频带一分支电视插座
	5TGO 117-1CC1	双接线柱音响插座
	5TGO 118-1CC1	四接线柱音响插座

# 西门子 DELTA vista 远景系列开关插座

## 酒店应用




示意图	订货号	产品名称
	5TDO 110-1CC1	“请勿打扰”门铃开关
	5TDO 111-1CC1	“请勿打扰” + “请即清理”门铃开关
	5TDO 113-1CC1	“请勿打扰” + “请即清理” + “请稍候”门铃开关
	5TA0 210-1CC1	250V 16A 插卡节能开关带延时 额定电压范围：250V 额定电流范围：16A 负载类型：各类负载 延时时间段：15±10s 相关标准：IEC60669-2-1/GB16915.2
	5TG0 131-1CC1	壁脚灯
	5UB0 109-1CC1	刮须插座 (内附变压器及过流保护) 额定电压范围：220V~ 负载类型：输出 110V~ 和 220V~ 最大输出功率：20W 二极扁圆两用插座

## 附件



示意图	订货号	产品名称
	5TG0 500-1CC1	空白面板面盖
	5TG0 501-1CC1	装饰边框
	5TG0 600-1CC1	插座防溅面盖
	5TG0 601-1CC1	开关防溅面盖
	5TG0 510-1CC1	镶框
	5TG0 502-1CC1*	二位联体边框
	5TG0 503-1CC1*	三位联体边框
	5TG0 504-1CC1*	四位联体边框
	5TG0 505-1CC1*	五位联体边框

 \* 多联边框可旋转成纵向安装，如二位联体边框 5TG0 502-1CC1 可如右图安装  
(订购成套产品请联系相关西门子工程师)



# lavie 悅动

V 领居室风致



## 西门子 DELTA lavie 悅动系列开关插座

### V 领居室风致 悅动品位人生

- 工业级设计压线端子，软硬线都适合，压线简便可靠；足够的空间让安装更为便捷，多回路同时接入；产品后座采用 PC 原料制造，坚固环保，抗冲击性更好。
- 源自德国设计，灵动的 V 型边框，配以素雅纯白的色彩，将居室点缀的精雅别致，简单而畅快。
- 产品主体符合 RoHS 环保要求，不含铬、铅等重金属，保障环境和人体的安全健康。

悦动品位人生




■雅白



# 产品特色

## 结构解析图

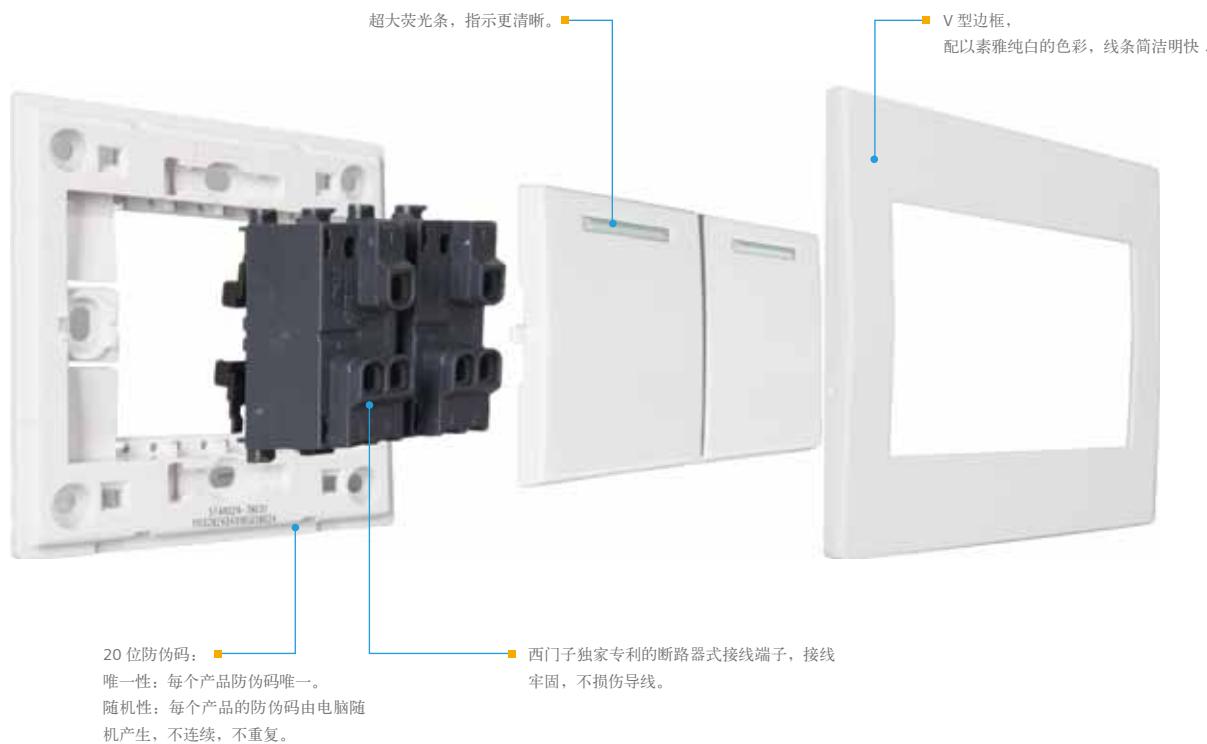

## 功能特点



刚柔结合，大方简洁。



二三插可以同时插入。



工业级压线端子的应用，用电安全可靠。  
电子产品采用双重电路设计，性能更稳定，用电更安全。  
小模块功能键设计，预留更多安装空间。



抛弃铆钉载流件一次成型。  
开关动作 40000 次以上，插座动作 5000 次以上。

# 西门子 DELTA lavie 悅動系列开关插座

## 开关及门铃



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



5TA8 012-3NC01  
5TA8 014-3NC01

一位单控带荧光大跷板开关  
一位双控带荧光大跷板开关



5TA8 022-3NC01  
5TA8 024-3NC01

二位单控带荧光中跷板开关  
二位双控带荧光中跷板开关



5TA8 032-3NC01  
5TA8 034-3NC01

三位单控带荧光小跷板开关  
三位双控带荧光小跷板开关



5TA8 042-3NC01  
5TA8 044-3NC01

四位单控带荧光小跷板开关  
四位双控带荧光小跷板开关



5TD8 012-3NC01

一位带荧光大跷板门铃开关



5TA8 015-3NC01

一位带荧光中途开关

## 电源插座



### 示意图

### 订货号

### 产品名称



SUB8 012-3NC01

双联 10A 二极扁圆两用插座



SUB8 013-3NC01

一位 10A 三极插座



SUB8 083-3NC01

带单控开关 10A 三极插座



SUB8 043-3NC01

一位 16A 三极插座



SUB8 093-3NC01

带单控开关一位 16A 三极插座



SUB8 014-3NC01

一位 10A 联体二三极插座  
(垂直面板)



SUB8 084-3NC01

一位 10A 联体二三极插座带开关  
(垂直面板)



SUB8 045-3NC01


一位 16A 三相四线插座



SUB8 055-3NC01

一位 25A 三相四线插座

## 电子类开关

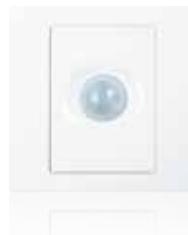

示意图

订货号

产品名称



5UH8 022-3NC01

调光开关

额定电压范围: 230V  
额定功率范围: 25~400W  
负载类型: 白炽灯  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5UH8 021-3NC01

调速开关

额定电压范围: 230V  
额定功率范围: 25~400W  
负载类型: 风扇  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5UH8 025-4NC01  
5UH8 025-5NC01

红外感应延时开关 (L.A)  
红外感应延时开关 (L.A.C)

额定电压范围: 220V  
额定功率范围:  
(白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W  
负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯  
建议安装高度: 1.4~1.6m  
红外探测距离: ≤ 6m 正面  
红外探测角度: 水平 108 度, 垂直 85 度  
启动照明 (Lux): < 10  
延时时间段: 45±20s  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5UH8 023-4NC01  
5UH8 023-5NC01

声光控延时开关 (L.N.A)  
声光控延时开关 (L.A.C)

额定电压范围: 220V  
额定功率范围:  
(白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W  
负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯\*  
声控灵敏度: ≥ 70dB  
启动照明 (Lux): < 10  
延时时间段: 45±20s  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5UH8 024-4NC01  
5UH8 024-5NC01

轻触延时开关 (L.A)  
轻触延时开关 (L.A.C)

额定电压范围: 220V  
额定功率范围:  
(白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W  
负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯  
延时时间段: 45±20s  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2

## 电子类开关



示意图

订货号

产品名称



5UH8 028-3NC01

音量调节开关

频响范围: 100Hz~20kHz  
额定功率: ≤ 0.25W  
额定阻抗: ≤ 47kΩ  
最大电压: ≤ 15V  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5UH8 020-3NC01

大功率音量调节开关

频响范围: 100Hz~20kHz  
额定功率: ≤ 10W  
消防电压: DC 24V  
最大电压: ≤ 100V  
相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2



5TA8 051-3NC01

复位报警开关

## 附件

示意图

订货号

产品名称



5UH8 033-3NC01

双接线柱影响插座



5UH8 032-3NC01

四接线柱音响插座



5UH8 013-3NC01

空白面板



5UH8 014-3NC01

空白面板带出线孔

\* 不同产品负载类型有所不同, 请详见产品说明书

# 西门子 DELTA lavie 悅动系列开关插座

## 酒店应用



示意图	订货号	产品名称
	5UH8 043-3NC01	“请勿打扰”门铃开关
	5UH8 042-3NC01	“请勿打扰” + “请即清理” 门铃开关
	5UH8 044-3NC01	“请勿打扰” + “请即清理” + “请稍候” 门铃开关
	5UH8 041-3NC01	插卡节能开关带延时
		额定电压范围: 220 ~ 240V 额定功率范围: 3800VA 负载类型: 各类负载 延时时间段: 30±10s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5UH8 045-3NC01	光控壁脚灯
	5UB0 663-8NC01	刮须插座
		额定电压范围: 220V~ 负载类型: 输出 110V~ 和 220V~ 最大输出功率: 20W 二极扁圆两用插座

## 信息类插座



示意图	订货号	产品名称
	5UH8 062-3NC01 5UH8 071-3NC01	一位八芯电脑插座 RJ45 一位六类非屏蔽八芯电脑插座 RJ45
		适用范围: 本品适用于使用 RJ45 接头的网络连接设备 适用标准: EIA/TIA568
	5UH8 065-3NC01 5UH8 076-3NC01	二位八芯电脑插座 RJ45 二位六类非屏蔽八芯电脑插座
	5UH8 061-3NC01	一位电话插座 RJ11
		适用范围: 本品适用于二、四线电话机; 电话模块 RJ11 产品 适用标准: GB 10753-1989
	5UH8 064-3NC01	二位电话插座 RJ11
	5UH8 034-3NC01	一位电视插座
		适用范围: 适用于有线电视系统射频信号输出 适用标准: GB/T11318.12-1996
	5UH8 035-3NC01 5UH8 074-3NC01	一位宽频电视插座 一位宽频电视插座带一分支
	5UH8 037-3NC01 5UH8 036-3NC01	电话 RJ11, 电视插座 电脑 RJ45, 电视插座
		八芯电脑 RJ45, 电话插座 RJ11 六类非屏蔽电脑, 电话插座 RJ11

# ocero 品宜

## 优选居室精粹



## 西门子 DELTA ocero 品宜系列开关插座

### 优选居室精粹 宜享快乐生活

- 而人性化的内部机械结构设计，安全可靠的保护设置，为您的生活品质提供更多保护。
- 西门子 DELTA ocero 品宜系列，秉承德国西门子的严谨设计，简约的轮廓，刚柔结合，搭配各种不同的装修风格，给居室更多轻松温馨、怡然自得，满足不同人群的装潢要求。
- 西门子 DELTA ocero 品宜系列，去繁从简，于简约中品鉴风雅。

宜享快乐生活




■皓白



# 产品特色

## 结构解析图

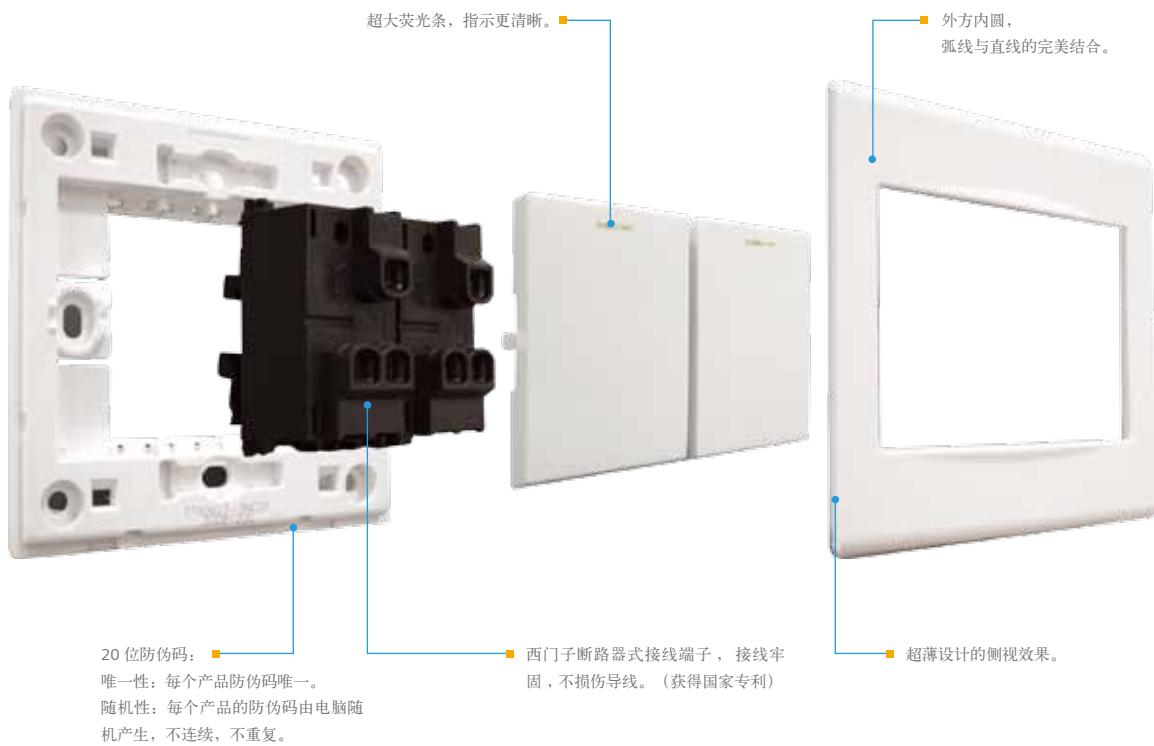

## 功能特点



刚柔结合, 大方简洁。



二三插可以同时插入。



工业级压线端子的应用, 用电安全可靠。  
电子产品采用双重电路设计, 性能更稳定, 用电更安全。  
小模块功能键设计, 预留更多安装空间。



抛弃铆钉载流件一次成型。  
开关动作 40000 次以上, 插座动作 5000 次以上。

# 西门子 DELTA ocero 品宜系列开关插座

## 开关及门铃



示意图	订货号	产品名称
	5TA0 611-3NC01 5TA0 613-3NC01	一位单控带荧光大跷板开关 一位双控带荧光大跷板开关
	5TA0 621-3NC01 5TA0 623-3NC01	二位单控带荧光大跷板开关 二位双控带荧光大跷板开关
	5TA0 631-8NC01 5TA0 633-8NC01	三位单控带荧光小跷板开关 三位双控带荧光小跷板开关
	5TA0 641-4NC01 5TA0 643-4NC01	四位单控带荧光小跷板开关 四位双控带荧光小跷板开关
	5TA0 611-3NC1	一位带荧光大跷板门铃开关

## 电源插座



示意图	订货号	产品名称
	SUB0 614-2NC01	一位 10A 三极插座
	SUB0 618-3NC01	带单控开关 10A 三极插座
	SUB0 644-2NC01	一位 16A 三极插座
	SUB0 648-3NC01	带单控开关 16A 三极插座
	SUB0 615-3NC01	一位 10A 联体二三极插座
	SUB0 619-3NC01	一位 10A 联体二三极插座带开关
	SUB0 646-3NC01	一位 16A 三相四线插座
	SUB0 656-3NC01	一位 25A 三相四线插座
	SUB0 631-2NC01	二位 10A 二极扁圆两用插座

## 电子类开关



示意图	订货号	产品名称
	5UH8 622-3NC01	调光开关
		<p>额定电压范围: 230V            额定功率范围: 25~400W            负载类型: 白炽灯            相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5UH8 621-3NC01	调速开关
		<p>额定电压范围: 230V            额定功率范围: 25~400W            负载类型: 风扇            相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5UH8 625-4NC01	红外感应延时开关 (L.A.)
		<p>额定电压范围: 220V            额定功率范围:            (白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W            负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯            建议安装高度: 1.4~1.6m            红外探测距离: ≤ 6m 正面            红外探测角度: 水平 108 度, 垂直 85 度            启动照明 (Lux): &lt; 10            延时时间段: 45±20s            相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5UH8 623-4NC01	声光控延时开关 (L.N.A.)
		<p>额定电压范围: 220V            额定功率范围: (节能灯, 日光灯) 5~55W            负载类型: 节能灯, 日光灯            声控灵敏度: ≥ 70dB            启动照明 (Lux): &lt; 10            延时时间段: 45±20s            相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5UH8 624-4NC01	轻触延时开关 (L.A.)
		<p>额定电压范围: 220V            额定功率范围:            (白炽灯) 5~110W, (节能灯, 日光灯) 5~55W            负载类型: 白炽灯, 节能灯, 日光灯            延时时间段: 45±20s            相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>
	5UH8 628-3NC01	音量调节开关
		<p>频响范围: 100Hz~20KHz            额定功率: ≤ 0.25W            额定阻抗: ≤ 47kΩ            最大电压: ≤ 15V            相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2</p>

## 附件



示意图	订货号	产品名称
	5TG0 617-8NC01	空白面板
	5TG0 611-8NC01	空白边框 (水平)
	5TG0 612-8NC01	空白边框 (垂直)
	5TG0 618-8NC01	空白面板带出线孔
	5TG0 635-1NC01	双接线柱音响插座
	5TG0 639-2NC01	四接线柱音响插座

# 西门子 DELTA ocero 品宜系列开关插座

## 酒店应用



示意图	订货号	产品名称
	5UH8 643-3NC01	“请勿打扰”门铃开关
	5UH8 642-3NC01	“请勿打扰” + “请即清理” 门铃开关
	5UH8 644-3NC01	“请勿打扰” + “请即清理” + “请稍候” 门铃开关
	5UH8 641-3NC01	插卡节能开关带延时  额定电压范围: 220~240V 额定功率范围: 3800VA 负载类型: 各类负载 延时时间段: 30±10s 相关标准: IEC60669-2-1/GB16915.2
	5UB0 663-8NC01	刮须插座  额定电压范围: 220V~ 负载类型: 输出 110V~ 和 220V~ 最大输出功率: 20W 二极扁圆两用插座

## 信息类插座

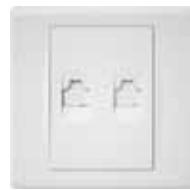


示意图	订货号	产品名称
	5TG0 632-1NC01 5TG0 691-1NC01	一位八芯电脑插座 RJ45 一位六类非屏蔽八芯电脑插座  适用范围: 本品适用于使用 RJ45 接头的网络设备的连接 适用标准: EIA/TIA568
	5TG0 631-1NC01	一位电话插座 RJ11  适用范围: 本品适用于二、四线电话机; 电话模块 RJ11 产品 适用标准: GB 10753-1989
	5TG0 633-1NC01	一位电视插座  适用范围: 适用于有线电视系统射频信号输出 适用标准: GB/T11318.12-1996
	5TG0 634-2NC01 5TG0 683-1NC01	一位宽频电视插座 一位宽频电视分支插座
	5TG0 632-2NC01 5TG0 691-2NC01	二位八芯电脑插座 二位六类非屏蔽八芯电脑插座
	5TG0 636-2NC01	一位电话电视插座
	5TG0 637-2NC01 5TG0 695-2NC01	一位电脑电话插座 一位六类非屏蔽电脑电话插座
	5TG0 638-2NC01	一位电脑电视插座 数字电视
	5TG0 631-2NC01	二位电话插座 RJ11

# 进口开关插座

## miro 灵璃

光彩可鉴



纯美简约



## profil 荟彩

流畅圆润



大气非凡



## 西门子 DELTA 进口开关插座



miro 灵璃系列 – 晶灵通透 卓而不凡

profil 荟彩系列 – 简约优雅 亘古常新

## natur 原蕴

细节之美



源于自然



## style 风尚

简洁纯粹



内外兼修



natur 原蕴系列 – 细节之美 源于自然

style 风尚系列 – 刚毅冷峻 硬朗气质

# 地插及暗盒



## 西门子 DELTA 地插及暗盒

- 用料精良，西门子专业模块量身打造
- 广泛应用于商务楼、酒店、学校、医院、数据中心





■地插 ■暗盒



# 产品特色

## 功能特点

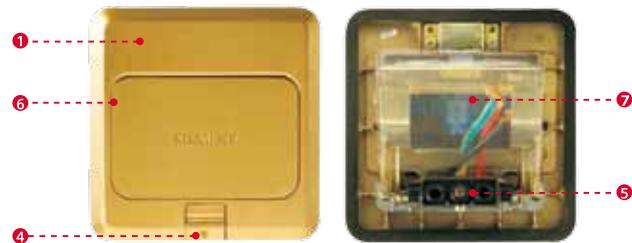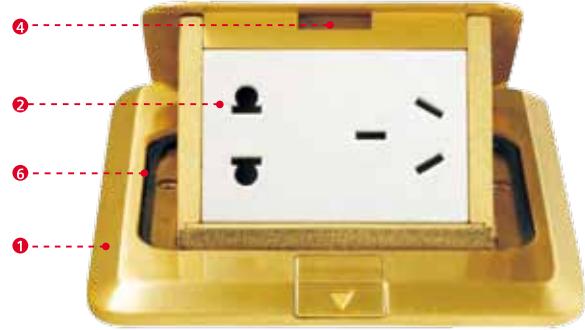

- ① 外壳采用铜合金或者不锈钢制造，经久耐用，美观大方
- ② 提供完整系列个性化选择，灵活性更高，扩展性更高，适用不同场合需要
- ③ 西门子地插产品在每个产品都提供 20 位防伪编码，不重复，不连续，随即分配，消费者可以通过西门子查询平台查询产品真伪。消费者的权益得到保证。
- ④ 弹开式面盖开启机构，使用方便快捷，节省空间
- ⑤ 专业设计的接线端子，使得布线更为方便合理
- ⑥ 面盖内嵌防水密封环，具备高防水防尘等级
- ⑦ 附带接地及防渗漏装置，安全可靠

# 西门子 DELTA 地插及暗盒

## 铜合金地插



示意图	订货号	产品名称
	5TG0 130-0NC1	10A 二三级插座, 铜合金
	5TG0 272-7NC1	二位电话插座 RJ11, 铜合金
	5TG0 282-8NC1	二位电脑插座 RJ45, 铜合金
	5TG0 292-7NC1	宽频电视插座 + 电话插座 RJ11, 铜合金
	5TG0 282-7NC1	电话插座 RJ11+ 电脑插座 RJ45, 铜合金


## 不锈钢地插



示意图	订货号	产品名称
	5UH8 491-3NC01	10A 二三极插座, 不锈钢
	5UH8 493-3NC01	二位电话插座 RJ11, 不锈钢
	5UH8 494-3NC01	二位电脑插座 RJ45, 不锈钢
	5UH8 495-3NC01	宽频电视插座 + 电话插座 RJ11, 不锈钢
	5UH8 492-3NC01	电话插座 RJ11+ 电脑插座 RJ45, 不锈钢

## 暗盒

示意图	订货号	产品名称
	5TG0 000-1NC	混凝土地面金属底座盒

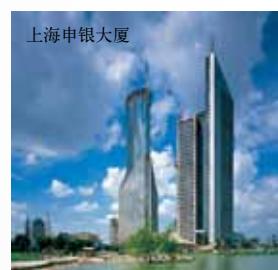

类别	项目名称	类别	项目名称
酒店	无锡中国饭店	住宅	珠海华发新城一、二、三、四期
酒店	无锡华美达酒店	住宅	天安高尔夫珑园
酒店	昆山费尔蒙酒店	住宅	金地·梅陇镇
酒店	苏州香格里拉酒店	住宅	金地上塘道花园
酒店	宁波风格城事	住宅	厦门海峡国际社区
酒店	上海锦江青年会宾馆	住宅	建发——圣地亚哥
酒店	上海静安紫苑	住宅	福州世纪豪门
住宅	上海绿洲香岛花园	住宅	福州融侨心巢
住宅	宁波城市花园	商务建筑	三亚半山半岛
住宅	宁波柳逸花园	商务建筑	大朗帝豪皇家会所
住宅	宁波金地国际花园	商务建筑	深圳中信通讯大厦
别墅	宁波卡纳湖谷别墅	公共建筑	广西壮族自治区人民医院住院综合楼
商务建筑	上海宝矿国际广场	公共建筑	福州广播电视台大楼
公共建筑	上海港国际客运中心	酒店	北京希尔顿酒店
酒店	厦门佰翔大酒店	住宅	北京林肯公园
酒店	厦门闽南大酒店	住宅	成都万达广场
酒店	厦门国贸金门湾大酒店	住宅	成都九龙仓天府时代广场
酒店	福州晋都戴斯酒店	住宅	成都华润二十四城
酒店	福鼎金九龙大酒店	住宅	成都华润翡翠城
酒店	泉州石狮建明国际酒店	住宅	郑州信和·普罗旺世
酒店	泉州荣誉国际酒店	公共建筑	陕师大新区住宅
酒店	三亚凯宾斯基度假酒店	酒店	内蒙古国际酒店
酒店	金茂三亚希尔顿大酒店	酒店	大连渤海明珠酒店
酒店	海南琼海博鳌索菲特酒店	酒店	大连香格里拉酒店
酒店	沿海苏州万豪大酒店	酒店	营口红运大饭店
酒店	深圳格兰云天大酒店	住宅	御景峰
酒店	虎门汇源海逸酒店	住宅	青岛海信麦岛金岸项目
酒店	鼎峰·卡布斯国际广场	住宅	鲁信长春
住宅	广州星河湾	住宅	沈阳河畔新城
住宅	中信德方斯公寓	住宅	金地格林小镇
住宅	珠海仁恒星园	公共建筑	中新生态城建设中心
住宅	珠海华发世纪城	公共建筑	天宾商务中心（天津市政府办公楼）

## 北方区

**北京**  
北京市朝阳区望京中环南路7号  
邮政信箱: 8543  
邮编: 100102  
电话: (010) 6476 8888  
传真: (010) 6476 4834

**济南**  
济南市舜耕路28号  
舜华园商务会所5楼  
邮编: 250014  
电话: (0531) 8266 6088  
传真: (0531) 8266 0836

**西安**  
西安市高新区科技路33号  
高新国际商务中心28层  
邮编: 710075  
电话: (029) 8831 9898  
传真: (029) 8833 8818

**天津**  
天津市和平区南京路189号  
津汇广场写字楼1401室  
邮编: 300051  
电话: (022) 8319 1666  
传真: (022) 2332 8833

**青岛**  
青岛市香港中路76号  
青岛颐中皇冠假日酒店405室  
邮编: 266071  
电话: (0532) 8573 5888  
传真: (0532) 8576 9963

**郑州**  
郑州市中原中路220号  
裕达国贸中心写字楼506室  
邮编: 450001  
电话: (0371) 6771 9110  
传真: (0371) 6771 9120

**唐山**  
唐山市建设北路99号  
火炬大厦1308房间  
邮编: 063020  
电话: (0315) 317 9450/51  
传真: (0315) 317 9733

**太原**  
太原市府西街69号国际贸易中心  
西塔16层16098-1610室  
邮编: 030002  
电话: (0351) 868 9048  
传真: (0351) 868 9046

**乌鲁木齐**  
乌鲁木齐市五一路160号  
新疆鸿福大酒店贵宾楼918室  
邮编: 830000  
电话: (0991) 582 1122  
传真: (0991) 584 6288

**洛阳**  
洛阳市中州西路15号  
洛阳牡丹大酒店4层415房间  
邮编: 471003  
电话: (0379) 6468 0295  
传真: (0379) 6468 0296

**兰州**  
兰州市东园西路589号  
锦江阳光酒店21层2111室  
邮编: 730000  
电话: (0931) 888 5151  
传真: (0931) 881 0707

**石家庄**  
石家庄市中山东路303号  
石家庄世贸广场酒店1309室  
邮编: 050011  
电话: (0311) 8669 5100  
传真: (0311) 8669 5300

**烟台**  
烟台市南大街9号  
烟台金都大厦10层1004室  
邮编: 264001  
电话: (0535) 212 1880  
传真: (0535) 212 1887

**银川**  
银川市北京东路123号  
太阳神大酒店A区1507房间  
邮编: 750001  
电话: (0951) 786 9866  
传真: (0951) 786 9867

## 淄博

淄博市张店区共青团西路95号  
钻石商务大厦19层L单元  
邮编: 255036  
电话: (0533) 230 9898  
传真: (0533) 230 9944

## 塘沽

天津经济技术开发区第三大街  
广场东路20号滨海金融街东区  
E40座三层15号  
邮编: 300457  
电话: (022) 5981 0333  
传真: (022) 5981 0335

## 东北区

**沈阳**  
沈阳市沈河区北站路59号  
财富大厦E座 12-14层  
邮编: 110013  
电话: (024) 8251 8111  
传真: (024) 8251 8597

**锦州**  
锦州市古塔区解放路2段91号  
锦州金厦国际饭店4楼  
邮编: 121001  
电话: (0416) 233 0868  
传真: (0416) 233 0971

**大连**  
大连市西岗区中山路147号  
大连森茂大厦8楼  
邮编: 116011  
电话: (0411) 8369 9760  
传真: (0411) 8360 9468

**哈尔滨**  
哈尔滨市南岗区红军街15号  
奥威斯发展大厦30层A座  
邮编: 150001  
电话: (0451) 5300 9933  
传真: (0451) 5300 9990

**长春**  
长春市西安大路569号  
长春香格里拉大酒店401房间  
邮编: 130061  
电话: (0431) 8898 1100  
传真: (0431) 8898 1087

**鞍山**  
鞍山市铁东区东风街108号  
鞍钢东山宾馆2层  
邮编: 114010  
电话: (0412) 558 1611  
传真: (0412) 555 9611

**呼和浩特**  
呼和浩特市乌兰察布西路  
内蒙古饭店15层1502房间  
邮编: 010010  
电话: (0471) 693 8888-1502  
传真: (0471) 620 3949

## 华东区

**上海**  
上海市杨浦区大连路500号  
西门子上海中心A座  
邮编: 200082  
电话: (021) 3889 3899  
传真: (021) 5878 4401

**长沙**  
长沙市五一大道456号  
亚太时代2101房  
邮编: 410011  
电话: (0731) 8446 7770  
传真: (0731) 8446 7771

**南京**  
南京市玄武区中山路228号  
地铁大厦18层  
邮编: 210008  
电话: (025) 8456 0550  
传真: (025) 8451 1612

**杭州**  
杭州市西湖区杭大路15号  
嘉华国际商务中心1710室  
邮编: 310007  
电话: (0571) 8765 2999  
传真: (0571) 8765 2998

**无锡**  
无锡市解放路1000号  
金陵饭店24层2401-2403  
邮编: 214007  
电话: (0510) 8273 6868  
传真: (0510) 8276 8481

## 合肥

合肥市淮溪路278号  
财富广场27层2701, 2702室  
邮编: 230041  
电话: (0551) 568 1299  
传真: (0551) 568 1256

## 宜昌

宜昌市东山大道95号  
清江大厦2011室  
邮编: 443000  
电话: (0717) 631 9033  
传真: (0717) 631 9034

## 连云港

连云港市连云区中华西路  
千禧小区B幢3单元601室  
邮编: 222042  
电话: (0518) 8231 3929  
传真: (0518) 8231 3929

## 扬州

扬州市江阳中路43号  
九州大厦7楼704房间  
邮编: 225009  
电话: (0514) 8778 4218  
传真: (0514) 8778 7115

## 徐州

徐州市彭城路93号  
泛亚大厦18层  
邮编: 221003  
电话: (0516) 8370 8388  
传真: (0516) 8370 8308

## 武汉

武汉市汉口江汉区建设大道709号  
建银大厦18楼  
邮编: 430015  
电话: (027) 8548 6688  
传真: (027) 8548 6668

## 温州

温州市车站大道  
高联大厦9楼B1室  
邮编: 325000  
电话: (0577) 8606 7091  
传真: (0577) 8606 7093

## 苏州

苏州市新加坡工业园苏华路2号  
国际大厦11层17-19单元  
邮编: 215021  
电话: (0512) 6288 8191  
传真: (0512) 6661 4898

## 宁波

宁波市沧海路1926号  
上东商务中心25楼2511室  
邮编: 315040  
电话: (0574) 8785 5377  
传真: (0574) 8787 0631

## 绍兴

绍兴市解放北路玛格丽特商业中心  
西区2幢玛格丽特酒店10层1020室  
邮编: 312000  
电话: (0575) 8820 1306  
传真: (0575) 8820 1632  
(0575) 8820 1759

## 南通

南通市人民中路20号  
中城大酒店(汉庭酒店)9楼9988  
邮编: 226001

## 长沙

长沙市五一大道456号  
亚太时代2101房  
邮编: 410011  
电话: (0731) 8532 2488  
传真: (0513) 8532 2058

## 华南区

## 广州

广州市天河路208号  
天河城侧粤海天河城大厦8-10层  
邮编: 510620  
电话: (020) 3718 2888  
传真: (020) 3718 2164

## 福州

福州市五四路136号  
中银大厦21层  
邮编: 350003  
电话: (0591) 8750 0888  
传真: (0591) 8750 0333

## 厦门

厦门市厦禾路189号  
银行中心29楼21层2111-2112室  
邮编: 361003  
电话: (0592) 268 5508  
传真: (0592) 268 5505

## 佛山

佛山市汾江南路38号  
东建大厦19层K单元  
邮编: 528000  
电话: (0757) 8232 6710  
传真: (0757) 8232 6720

## 东莞

东莞市南城区宏远路1号  
宏远大厦1403-1405室  
邮编: 523087  
电话: (0769) 2240 9881  
传真: (0769) 2242 2575

## 深圳

深圳市华侨城汉唐大厦9楼  
邮编: 518053  
电话: (0755) 2693 5188  
传真: (0755) 2693 4245

## 汕头

汕头市金海湾大酒店1502房

邮编: 515041

电话: (0754) 848 1196

传真: (0754) 848 1195

## 海口

海口市大同路38号  
海口国际商业大厦1042房间  
邮编: 570102

电话: (0898) 6678 8038

传真: (0898) 6678 2118

## 珠海

珠海市景山路193号  
珠海石景山旅游中心229房间

邮编: 519015

电话: (0756) 337 0869

传真: (0756) 332 4473

## 湛江

湛江市经济开发区乐山大道31号  
湛江皇冠假日酒店1616单元

邮编: 524022

电话: (0759) 338 1616

(0759) 338 3232

传真: (0759) 338 6789

## 柳州

柳州市潭中东路17号  
华信国际大厦B座12层1210单元  
邮编: 545006

电话: (0772) 288 7006

(0772) 288 7008

传真: (0772) 288 7005

## 南昌

南昌市北京西路88号  
江信国际大厦1401室

邮编: 330046

电话: (0791) 630 4866

传真: (0791) 630 4918

## 西南区

## 成都

成都市人民南路二段18号  
川信大厦18/17楼  
邮编: 610016  
电话: (028) 8619 9499  
传真: (028) 8619 9355

## 重庆

重庆市渝中区邹容路68号  
大都会商厦18层1809-12  
邮编: 400010  
电话: (023) 6382 8919  
传真: (023) 6370 0612

## 昆明

昆明市青年路395号  
邦克大厦27楼  
邮编: 650011  
电话: (0871) 315 8080  
传真: (0871) 315 8093

## 攀枝花

攀枝花市炳草岗新华街  
泰隆国际商务大厦B座16层B2-2

邮编: 617000

电话: (0812) 335 9500/01

传真: (0812) 335 9718

## 宜宾

宜宾市长江大道东段67号  
华美酒店0233号房  
邮编: 644002  
电话: (0831) 233 8078  
传真: (0831) 233 2680

## 绵阳

绵阳市高新区火炬广场西街北段89号  
长虹大酒店四楼商务会议中心  
邮编: 621000  
电话: (0816) 241 0142  
传真: (0816) 241 8950

## 贵阳

贵州省贵阳市新华路  
富中国际广场15层C座  
邮编: 550002  
电话: (0851) 551 0310  
传真: (0851) 551 3932  
售后维修服务中心  
西门子工厂自动化有限公司(SFAE)  
北京市朝阳区酒仙桥东路9号A1栋8层  
邮编: 100016  
电话: (010) 8459 7000  
传真: (010) 8459 7070  
上海西门子工业自动化有限公司(SIAS)  
上海市中山南二路1089号  
徐汇苑大厦22-25楼  
邮编: 200030  
电话: (021) 5410 8666  
传真: (021) 6457 9500  
技术培训  
北京: (010) 8459 7518  
上海: (021) 6281 5933-305/307/309  
广州: (020) 3810 2558  
武汉: (027) 8548 6688-6400  
沈阳: (024) 2294 9880/8251 8219  
重庆: (023) 6382 8919-3002  
技术资料  
北京: (010) 6476 3726  
中文资料下载中心  
www.ad.siemens.com.cn  
技术支持与服务热线  
电话: 400-810-4288  
传真: (010) 6471 9991  
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com  
Web: www.4008104288.com.cn